


Ändfästen MONO 0202

Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med två möjliga lägen och integrerad dragavlastning. Beställ direkt i vår webshop!

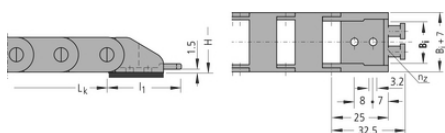

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Enkel montering
Integrerade dragavlastningar
Kan monteras i två olika lägen

Användningsområden

I kombination med MONO 0202 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri
Brandspridningsklass: UL94-HB

Tekniska data

Färg:	svart
Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C

Observera

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Ändfästen MONO 0202

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ändfästen MONO 0202

Art nr	Benämning	Bi (mm)	nz
Med dragavlastning			
83510385	Fast ände (tapp)	6	1
83510386	Rörlig ände (hål)	6	1
83510387	Fast ände (tapp)	10	1
83510388	Rörlig ände (hål)	10	1
83510389	Fast ände (tapp)	15	2
83510390	Rörlig ände (hål)	15	2
83510391	Fast ände (tapp)	20	2
83510392	Rörlig ände (hål)	20	2