

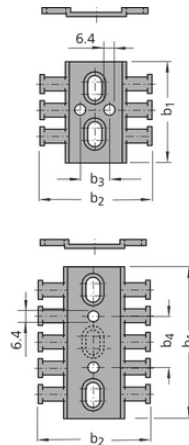


Ändfästen standard UNIFLEX 1455

Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med fyra möjliga lägen, dragavlastningskamar som tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!

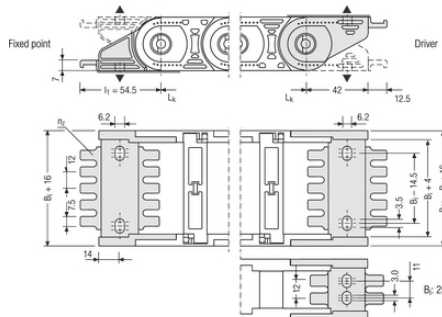

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

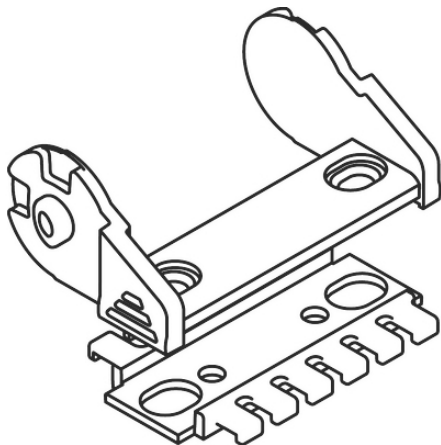

God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Enkel montering

Kan monteras i fyra olika lägen

Dragavlastningskamar finns som tillbehör

Användningsområden

I kombination med UNIFLEX 1455 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri

Brandspridningsklass: UL94-HB

Bi 25 mm har integrerad dragavlastning

Tekniska data

Färg:

svart

Material:

KS-PA

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Ändfästen standard UNIFLEX 1455

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ändfästen standard UNIFLEX 1455

Art nr	Benämning	Bi (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	b4 (mm)	Antal tänder, nz
Ändfästen							
83513411	Fast ände (tapp)	25	-	-	-	-	-
83513410	Rörlig ände (hål)	25	-	-	-	-	-
83513413	Fast ände (tapp)	38	-	-	-	-	-
83513412	Rörlig ände (hål)	38	-	-	-	-	-
83513415	Fast ände (tapp)	58	-	-	-	-	-
83513414	Rörlig ände (hål)	58	-	-	-	-	-
83513417	Fast ände (tapp)	78	-	-	-	-	-
83513416	Rörlig ände (hål)	78	-	-	-	-	-
83513419	Fast ände (tapp)	103	-	-	-	-	-
83513418	Rörlig ände (hål)	103	-	-	-	-	-
Dragavlastningskammar							
83513423	-	-	50	53	14	-	3
83513424	-	-	70	53	-	15	4
83513425	-	-	90	53	-	35	6
83513426	-	-	115	53	-	60	8

Ändfästen standard UNIFLEX 1455

