


## Ändfästen UNIFLEX 0250

Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med fyra möjliga lägen och integrerad dragavlastning. Beställ direkt i vår webshop!

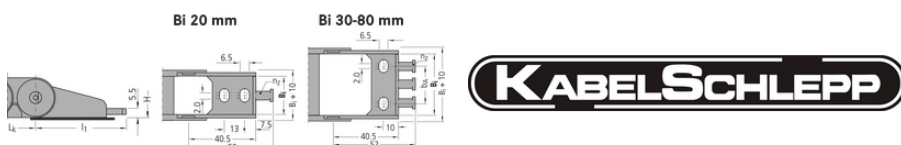

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

### Fördelar

Enkel montering

Integrerande dragavlastningar

Kan monteras i fyra olika lägen

### Användningsområden

I kombination med UNIFLEX 0250 släpkedjor

### Produktegenskaper

Halogenfri

Brandspridningsklass: UL94-HB

### Tekniska data

Färg:

svart

Material:

KS-PA

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

### Observera

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Ändfästen UNIFLEX 0250

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**Ändfästen UNIFLEX 0250**

Art nr	Benämning	Bi (mm)	bA	nz
Med dragavlastning				
83511626	Fast ände (tapp)	20	-	1
83511627	Rörlig ände (hål)	20	-	1
83511628	Fast ände (tapp)	30	15	2
83511629	Rörlig ände (hål)	30	15	2
83511630	Fast ände (tapp)	40	23	3
83511631	Rörlig ände (hål)	40	23	3
83511632	Fast ände (tapp)	50	33	4
83511633	Rörlig ände (hål)	50	33	4
83511634	Fast ände (tapp)	65	48	5
83511635	Rörlig ände (hål)	65	48	5
83511636	Fast ände (tapp)	80	63	6
83511637	Rörlig ände (hål)	80	63	6

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16