



Ändfästen universal TKA30

Ändfäste till TKA30 släpkedjor. Enkel montering med fästhål i tre riktningar. Täckplatta för tät anslutning ingår. Beställ direkt i vår webshop!

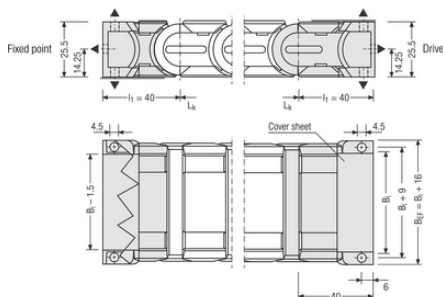

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

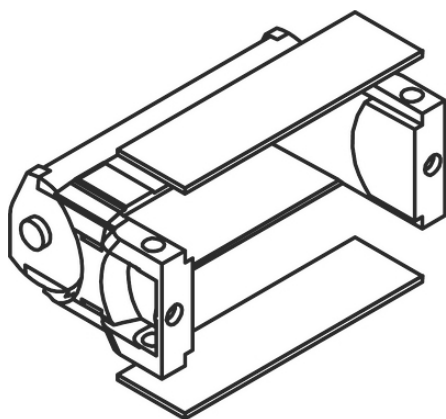

God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Enkel montering
Med fästhål i tre riktningar
Täckplatta ingår, ger tät anslutning
Levereras satsvis med alla ingående delar

Användningsområden

I kombination med TKA30 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri
Brandspridningsklass: UL94-HB
Består av ändfästen och täckplattor

Tekniska data

Färg: svart

Material: KS-PA och aluminium

Temperaturområde: -40°C till +100°C

Ändfästen universal TKA30

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ändfästen universal TKA30

Art nr	Benämning	Bi (mm)
UMB ändfästen, kompletta		
83514756	Fast ände (tapp)	15
83514762	Rörlig ände (hål)	15
83514757	Fast ände (tapp)	20
83514763	Rörlig ände (hål)	20
83514758	Fast ände (tapp)	25
83514764	Rörlig ände (hål)	25
83514759	Fast ände (tapp)	38
83514765	Rörlig ände (hål)	38
83514760	Fast ände (tapp)	50
83514766	Rörlig ände (hål)	50
83514761	Fast ände (tapp)	65
83514767	Rörlig ände (hål)	65