



Ändfästen universal TKA45

Ändfäste till TKA45 släpkedjor. Enkel montering med fästhål i tre riktningar. Täckplatta för tät anslutning ingår. Beställ direkt i vår webshop!

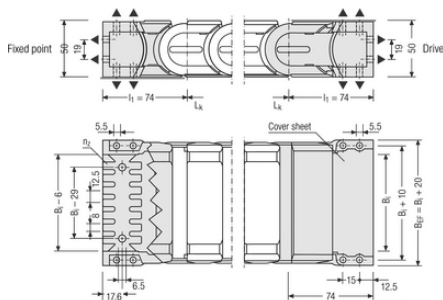

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

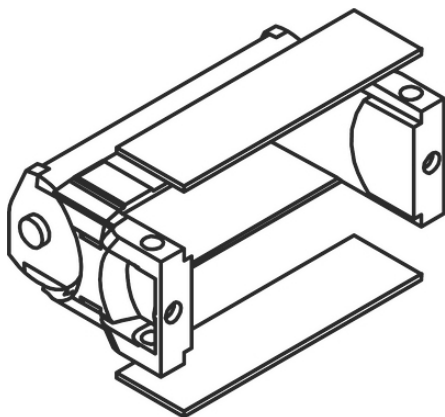

God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Enkel montering
Med fästhål i tre riktningar
Täckplatta ingår, ger tät anslutning
Dragavlastningskammar finns som tillbehör
Levereras satsvis med alla ingående delar

Användningsområden

I kombination med TKA45 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri
Brandspridningsklass: UL94-HB
Består av ändfästen och täckplattor, dragavlastningar beställs separat

Övrigt

Även LineFix dragavlastningar monterade på c-profilskena kan användas, se relaterade produkter

Tekniska data

Senaste uppdatering (16.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Ändfästen universal TKA45

Färg:	svart
Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ändfästen universal TKA45

Art nr	Benämning	Bi (mm)
UMB ändfästen, kompletta		
83514577	Fast ände (tapp)	50
83514582	Rörlig ände (hål)	50
83514578	Fast ände (tapp)	75
83514583	Rörlig ände (hål)	75
83514579	Fast ände (tapp)	100
83514584	Rörlig ände (hål)	100
83514580	Fast ände (tapp)	125
83514585	Rörlig ände (hål)	125
83514581	Fast ände (tapp)	150
83514586	Rörlig ände (hål)	150

Senaste uppdatering (16.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16