


Ändfästen universal UNIFLEX 0665

Halogenfria ändfästen till UNIFLEX 0665 släpkedjor. Enkel montering med fästhål i tre riktningar. Beställ direkt i vår webshop!

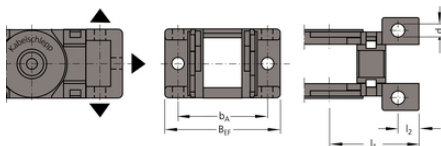

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Enkel montering
Med fästhål i tre riktningar

Användningsområden

I kombination med UNIFLEX 0665 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri
Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Universal ändfästen beställs komponentvis enligt artikeltabellen
Passar endast till typ 030 och 040

Tekniska data

Mått:

$bA = Bi + 28$
 $BEF = Bi + 44$
 $l1 = 68$
 $l2 = 14,5$

Senaste uppdatering (19.11.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Ändfästen universal UNIFLEX 0665

Färg:	d= 8,5 svart
Material:	Aluminium
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ändfästen universal UNIFLEX 0665

Art nr	Bi (mm)
Tvärstag, 2 st till varje ände på släpkedjan behövs	
83511482	50
83511483	75
83511484	100
83511485	125
83511486	150
83511487	175
83511488	200
83511489	225
83511490	250

Senaste uppdatering (19.11.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16