



Ändfästen universal UNIFLEX 1455

Halogenfria ändfästen till UNIFLEX 1455 släpkedjor. Enkel montering, fästhål i tre riktningar. Dragavlastningskam som tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!

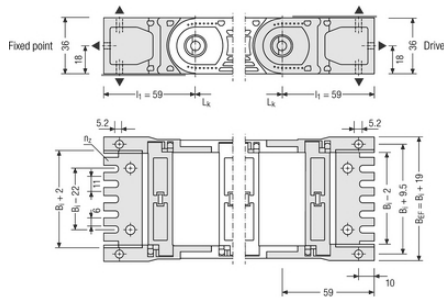

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

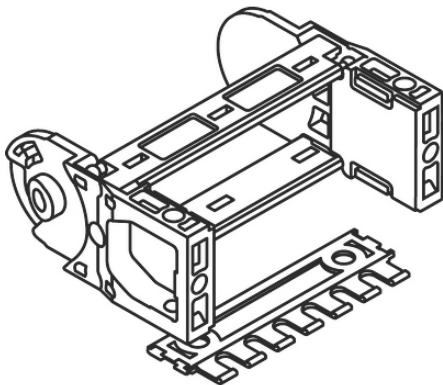

God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Enkel montering
Med fästhål i tre riktningar
Dragavlastningskammor finns som tillbehör

Användningsområden

I kombination med UNIFLEX 1455 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri
Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Universal ändfästen beställs komponentvis enligt artikeltabellen

Tekniska data

Färg: svart

Material: KS-PA

Senaste uppdatering (06.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

©2020 Lapp Group - all rights reserved
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02 03.16

Ändfästen universal UNIFLEX 1455

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ändfästen universal UNIFLEX 1455

Art nr	Benämning	Bi (mm)
UMB ändfäste, 1 st av varje artikelnummer behövs		
83513409	Fast ände (tapp) vänster	Alla
83513408	Fast ände (tapp) höger	Alla
83513407	Rörlig ände (hål) vänster	Alla
83513406	Rörlig ände (hål) höger	Alla
Tvärstag, 2 st till varje ände på släpkedjan behövs		
83513396	-	25
83513397	-	38
83513398	-	58
83513399	-	78
83513400	-	103

Senaste uppdatering (06.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16