

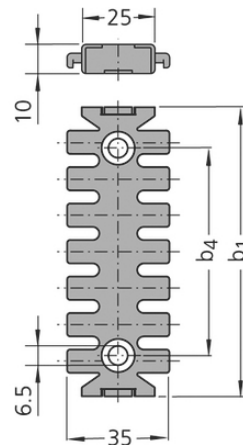


Ändfästen universal UNIFLEX 1665

Halogenfria ändfästen till UNIFLEX 1665 släpkedjor. Enkel montering, fästhål i tre riktningar. Dragavlastningskam som tillhör. Beställ direkt i vår webshop!

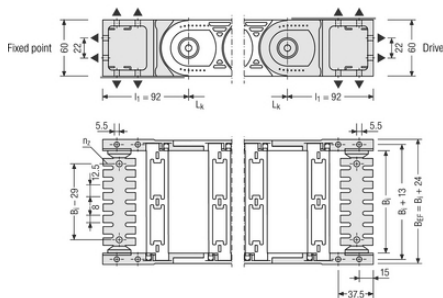

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

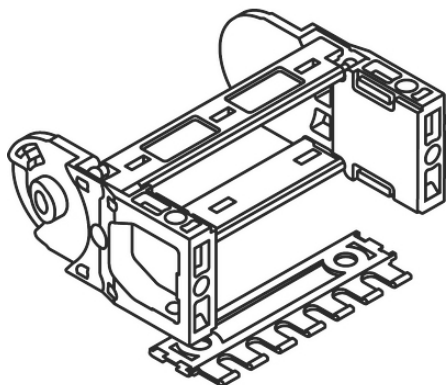

God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Enkel montering

Med fästhål i tre riktningar

Dragavlastningskamar finns som tillbehör

Användningsområden

I kombination med UNIFLEX 1665 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri

Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Dragavlastningskamar saknas för Bi 200-250

Även LineFix dragavlastningar monterade på c-profilskena kan användas, se relaterade produkter

Universal ändfästen beställs komponentvis enligt artikeltabellen

Tekniska data

Färg:

svart

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Ändfästen universal UNIFLEX 1665

Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ändfästen universal UNIFLEX 1665

Art nr	Benämning	Bi (mm)	b1 (mm)	b4 (mm)	Antal tänder, nz
UMB ändfäste, 1 st av varje artikelnummer behövs					
83513602	Fast ände (tapp) vänster	Alla	-	-	-
83513603	Fast ände (tapp) höger	Alla	-	-	-
83513600	Rörlig ände (hål) vänster	Alla	-	-	-
83513601	Rörlig ände (hål) höger	Alla	-	-	-
Tvärstag, 2 st åtgår till varje ände på släpkedjan					
83514316	-	50	-	-	-
83514317	-	75	-	-	-
83514318	-	100	-	-	-
83513598	-	125	-	-	-
83514319	-	150	-	-	-
83513599	-	175	-	-	-
83514457	-	200	-	-	-
83514320	-	225	-	-	-
83514321	-	250	-	-	-
Dragavlastningskammar					
83513669	-	-	54	21	3
83513670	-	-	79	46	5
83513671	-	-	104	71	7
83514322	-	-	129	96	9
83514323	-	-	154	121	11

Ändfästen universal UNIFLEX 1665

