


Avdelare TKA30

Halogenfri avdelare som separerar kablar och slangar i släpkedjan. Kan kompletteras med tre horisontella avdelare. Beställ direkt i vår webshop!

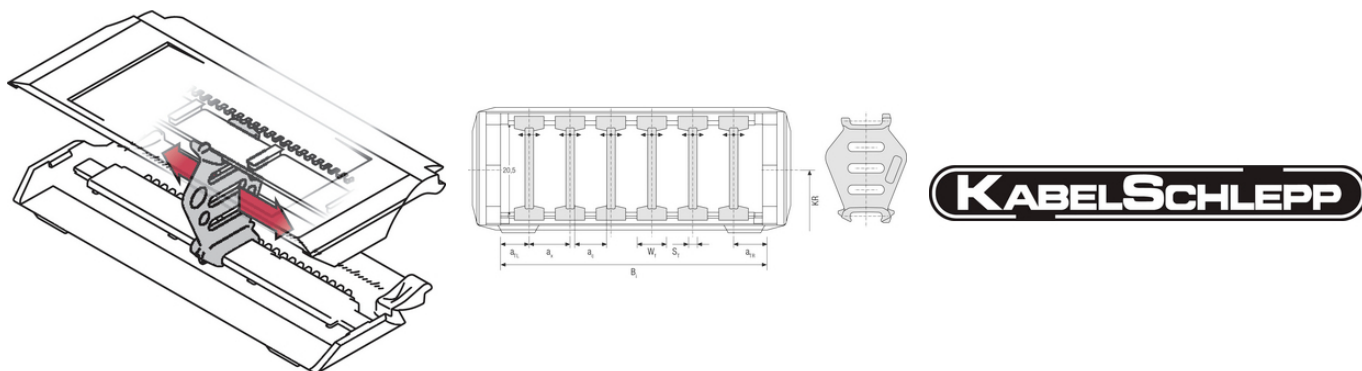

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Separerar kablar i släpkedja

Enkel montering

Kan kompletteras med max tre horisontella avdelare

Användningsområden

I kombination med TKA30 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri

Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Fler avdelarvarianter finns vid förfrågan

Tekniska data

Färg:

svart

Material:

KS-PA, horisontell avd. aluminium

Senaste uppdatering (30.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Avdelare TKA30

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Avdelare TKA30

Art nr	Benämning	ST (mm)	Wf (mm)	aTL/aTR (mm)	ax (mm)	ac (mm)
83514755	Avdelare TKA30A, fritt rörlig	2	7	3,5	7	5