


Avdelare UNIFLEX 0555

Halogenfri avdelare som separerar kablar och slangar i släpkedjan. Typ 030 och 040 kan kompletteras med tre horisontella avdelare. Beställ direkt i vår webshop!

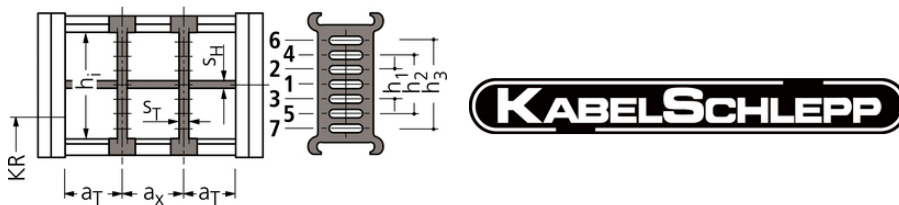

UV-beständig



Monteringstid



Halogenfri



God kemisk resistens



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

Separerar kablar i släpkedja

Enkel montering

Typ 030+040 kan kompletteras med max tre horisontella avdelare

Användningsområden

I kombination med UNIFLEX 0555 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri

Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Fler avdelarvarianter finns vid förfrågan

Tekniska data

Färg:

svart

Material:

KS-PA

Senaste uppdatering (05.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Avdelare UNIFLEX 0555

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Avdelare UNIFLEX 0555

Art nr	Benämning	ST (mm)	ax (mm)
83511520	Avdelare 0555, till 030+040	2,5	10
83511522	Avdelare 0555, till 050+060	3	25
83512094	Horisontell avdelare, 1=2000 mm	-	-

Senaste uppdatering (05.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16