



Avdelare UNIFLEX 1555

Halogenfri avdelare som separerar kablar och slangar i släpkedjan. Typ A är fritt rörlig, typ B har snäpplägen. Beställ direkt i vår webshop!

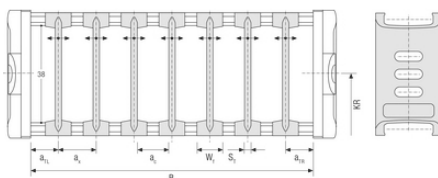

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

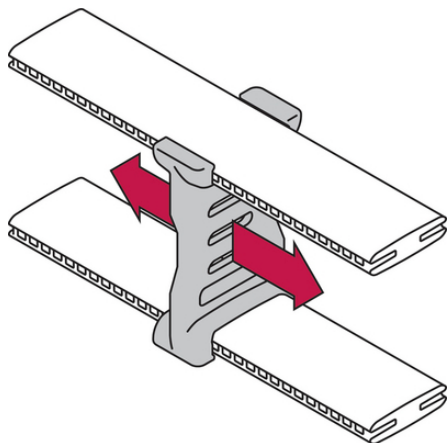

God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Separerar kablar i släpkedja

Enkel montering

Kan kompletteras med max tre horisontella avdelare

Typ A fritt rörlig

Typ B med snäpplägen för tex liggande kedja

Användningsområden

I kombination med UNIFLEX 1555 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri

Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Avdelare typ B endast till 030 och 040 kedjor

Fler avdelarvarianter finns vid förfrågan

Tekniska data

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Avdelare UNIFLEX 1555

Färg:	svart
Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Avdelare UNIFLEX 1555

Art nr	Benämning	ST (mm)	Wf (mm)	aTL/aTR (mm)	ax (mm)	ac (mm)
83513545	Avdelare 1555 A, fritt rörlig	2,5	10	5	10	7,5
83513544	Avdelare 1555 B med 2,5 mm snäpplägen	2,5	10	5	10	7,5