


ÖLFLEX® 540 P

PUR-kabel med säkerhetsgodkännande

Robust och tålig spiralkabel med mycket god flexibilitet för krävande industrimiljöer. Flamhämmande, signalfärgad gul ytermantel. Beställ direkt i vår webshop!

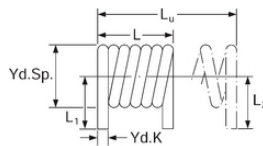

L = Spirallängd, vilande
 Lu = Spirallängd, utdragen
 L1, L2 = Rak längd=200 mm
 Yd K = Ytterdiameter kabel
 Yd Sp = Ytterdiameter spiral



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Köldbeständig



Oljeresistent



Temperaturbeständig

Fördelar

- Robust och tålig spiralkabel
- Mycket god flexibilitet
- Köldflexibel ner till -40 °C
- Hög oljebeständighet
- Utdragbar 3,5 gånger vilande längd

Användningsområden

- Krävande industrimiljöer
- Utomhusmiljöer
- Byggarbetsplatser

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® 540 P

Produktegenskaper

Flamhämmande yttermantel
Resistent mot hydrolys och mikrober
Halogenfri
Signalfärgad gul yttermantel
Nöttningsbeständig mantel

Design/Utförande

Mantel: PUR, gul enligt RAL 1016
Ledarisolering: TPE
Förtenta kopparledare

Övrigt

Levereras även i utförande enligt kundspecifikation

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Tom 5-ledare enligt VDE 0293-308. 7-ledare med siffermärkning. Se kapitel Tabeller och normer
Brandspridningsklass:	IEC 60332.1 (F2)
Ledaruppbyggnad:	Fintrådig enl VDE 0295, klass 5
Märkspänning:	0,75 - 1,0 mm ² : 300/500 V 1,5 - 10,0 mm ² : 450/750 V
Provspänning:	3000 V
Skyddsledare:	G = Grön/gul x = Utan skyddsledare
Isolationsmotstånd:	>20 GOhm x cm
Temperaturområde:	-30°C till +50°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.

ÖLFLEX® 540 P

Art nr	E-nummer	Antal ledare x yta (mm ²)	L (mm)	Lu (mm)	Yd Sp (mm)	Yd K (mm)	Färgkod
83204001	-	2 x 0,75	200	700	25	6,6	BN, BU
83204003	-	2 x 0,75	300	1100	25	6,6	BN, BU
83204008	-	2 x 0,75	400	1400	25	6,6	BN, BU
83204005	-	2 x 0,75	500	1800	25	6,6	BN, BU
83204007	-	2 x 0,75	700	2500	25	6,6	BN, BU
83204009	-	2 x 0,75	800	2800	25	6,6	BN, BU
83204110	-	2 x 0,75	1000	3600	25	6,6	BN, BU
83204300	-	2 x 0,75	1500	5200	25	6,6	BN, BU
83204305	-	2 x 0,75	2000	7000	25	6,6	BN, BU
83204310	-	2 x 0,75	3000	10500	25	6,6	BN, BU
83204012	-	3 G 0,75	200	700	26	7	GN/YE, BN, BU
83204013	-	3 G 0,75	300	1100	26	7	GN/YE, BN, BU
83204016	-	3 G 0,75	400	1400	26	7	GN/YE, BN, BU
83204015	-	3 G 0,75	500	1800	26	7	GN/YE, BN, BU
83204017	-	3 G 0,75	700	2500	26	7	GN/YE, BN, BU
83204018	-	3 G 0,75	800	2800	26	7	GN/YE, BN, BU
83204020	-	3 G 0,75	1000	3600	26	7	GN/YE, BN, BU
83204315	-	3 G 0,75	1500	5200	26	7	GN/YE, BN, BU
83204320	-	3 G 0,75	2000	7000	26	7	GN/YE, BN, BU
83204325	-	3 G 0,75	3000	10500	26	7	GN/YE, BN, BU
83204022	-	4 G 0,75	200	700	29	7,3	GN/YE, BK, BN, GY
83204023	-	4 G 0,75	300	1100	29	7,3	GN/YE, BK, BN, GY
83204021	-	4 G 0,75	400	1400	29	7,3	GN/YE, BK, BN, GY
83204025	-	4 G 0,75	500	1800	29	7,3	GN/YE, BK, BN, GY
83204027	-	4 G 0,75	700	2500	29	7,3	GN/YE, BK, BN, GY
83204028	-	4 G 0,75	800	2800	29	7,3	GN/YE, BK, BN, GY
83204030	-	4 G 0,75	1000	3600	29	7,3	GN/YE, BK, BN, GY
83204330	-	4 G 0,75	1500	5200	29	7,3	GN/YE, BK, BN, GY
83204335	-	4 G 0,75	2000	7000	29	7,3	GN/YE, BK, BN, GY
83204340	-	4 G 0,75	3000	10500	29	7,3	GN/YE, BK, BN, GY
83204032	-	5 G 0,75	200	700	31	8,5	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204033	-	5 G 0,75	300	1100	31	8,5	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204039	-	5 G 0,75	400	1400	31	8,5	GN/YE, BK, BN, BU,

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

ÖLFLEX® 540 P

Art nr	E-nummer	Antal ledare x yta (mm ²)	L (mm)	Lu (mm)	Yd Sp (mm)	Yd K (mm)	Färgkod
							GY
83204035	-	5 G 0,75	500	1800	31	8,5	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204037	-	5 G 0,75	700	2500	31	8,5	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204041	-	5 G 0,75	800	2800	31	8,5	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204040	-	5 G 0,75	1000	3600	31	8,5	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204345	-	5 G 0,75	1500	5200	31	8,5	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204350	-	5 G 0,75	2000	7000	31	8,5	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204355	-	5 G 0,75	3000	10500	31	8,5	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204042	-	7 G 0,75	200	700	37	10	GN/YE+sifferkod
83204043	-	7 G 0,75	300	1100	37	10	GN/YE+sifferkod
83204046	-	7 G 0,75	400	1400	37	10	GN/YE+sifferkod
83204045	-	7 G 0,75	500	1800	37	10	GN/YE+sifferkod
83204047	-	7 G 0,75	700	2500	37	10	GN/YE+sifferkod
83204048	-	7 G 0,75	800	2800	37	10	GN/YE+sifferkod
83204050	-	7 G 0,75	1000	3600	37	10	GN/YE+sifferkod
83204360	-	7 G 0,75	1500	5200	37	10	GN/YE+sifferkod
83204365	-	7 G 0,75	2000	7000	37	10	GN/YE+sifferkod
83204370	-	7 G 0,75	3000	10500	37	10	GN/YE+sifferkod
83204052	-	2 x 1.5	200	700	31	8,4	BN, BU
83204053	-	2 x 1.5	300	1100	31	8,4	BN, BU
83204054	-	2 x 1.5	400	1400	31	8,4	BN, BU
83204055	-	2 x 1.5	500	1800	31	8,4	BN, BU
83204057	2404715	2 x 1.5	700	2500	31	8,4	BN, BU
83204058	-	2 x 1.5	800	2800	31	8,4	BN, BU
83204060	2404716	2 x 1.5	1000	3600	31	8,4	BN, BU
83204375	-	2 x 1.5	1500	5200	31	8,4	BN, BU
83204380	2404717	2 x 1.5	2000	7000	31	8,4	BN, BU
83204385	2404718	2 x 1.5	3000	10500	31	8,4	BN, BU
83204062	-	3 G 1,5	200	700	32	8,9	GN/YE, BN, BU

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

ÖLFLEX® 540 P

Art nr	E-nummer	Antal ledare x yta (mm ²)	L (mm)	Lu (mm)	Yd Sp (mm)	Yd K (mm)	Färgkod
83204063	-	3 G 1,5	300	1100	32	8,9	GN/YE, BN, BU
83204064	-	3 G 1,5	400	1400	32	8,9	GN/YE, BN, BU
83204065	-	3 G 1,5	500	1800	32	8,9	GN/YE, BN, BU
83204067	2404719	3 G 1,5	700	2500	32	8,9	GN/YE, BN, BU
83204068	-	3 G 1,5	800	2800	32	8,9	GN/YE, BN, BU
83204070	2404720	3 G 1,5	1000	3600	32	8,9	GN/YE, BN, BU
83204390	-	3 G 1,5	1500	5200	32	8,9	GN/YE, BN, BU
83204395	2404721	3 G 1,5	2000	7000	32	8,9	GN/YE, BN, BU
83204420	2404722	3 G 1,5	3000	10500	32	8,9	GN/YE, BN, BU
83204072	-	4 G 1,5	200	700	37	9,9	GN/YE, BK, BN, GY
83204073	-	4 G 1,5	300	1100	37	9,9	GN/YE, BK, BN, GY
83204074	-	4 G 1,5	400	1400	37	9,9	GN/YE, BK, BN, GY
83204075	-	4 G 1,5	500	1800	37	9,9	GN/YE, BK, BN, GY
83204077	2404723	4 G 1,5	700	2500	37	9,9	GN/YE, BK, BN, GY
83204078	-	4 G 1,5	800	2800	37	9,9	GN/YE, BK, BN, GY
83204080	2404724	4 G 1,5	1000	3600	37	9,9	GN/YE, BK, BN, GY
83204425	-	4 G 1,5	1500	5200	37	9,9	GN/YE, BK, BN, GY
83204430	2404725	4 G 1,5	2000	7000	37	9,9	GN/YE, BK, BN, GY
83204435	2404726	4 G 1,5	3000	10500	37	9,9	GN/YE, BK, BN, GY
83204082	-	5 G 1,5	200	700	39	10,9	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204083	-	5 G 1,5	300	1100	39	10,9	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204084	-	5 G 1,5	400	1400	39	10,9	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204085	-	5 G 1,5	500	1800	39	10,9	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204087	2404727	5 G 1,5	700	2500	39	10,9	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204088	-	5 G 1,5	800	2800	39	10,9	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204090	2404728	5 G 1,5	1000	3600	39	10,9	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204440	-	5 G 1,5	1500	5200	39	10,9	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204445	2404729	5 G 1,5	2000	7000	39	10,9	GN/YE, BK, BN, BU, GY

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

ÖLFLEX® 540 P

Art nr	E-nummer	Antal ledare x yta (mm ²)	L (mm)	Lu (mm)	Yd Sp (mm)	Yd K (mm)	Färgkod
83204450	2404730	5 G 1,5	3000	10500	39	10,9	GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204092	-	7 G 1,5	200	700	45	13,5	GN/YE+sifferkod
83204093	-	7 G 1,5	300	1100	45	13,5	GN/YE+sifferkod
83204094	-	7 G 1,5	400	1400	45	13,5	GN/YE+sifferkod
83204095	-	7 G 1,5	500	1800	45	13,5	GN/YE+sifferkod
83204097	-	7 G 1,5	700	2500	45	13,5	GN/YE+sifferkod
83204098	-	7 G 1,5	800	2800	45	13,5	GN/YE+sifferkod
83204100	-	7 G 1,5	1000	3600	45	13,5	GN/YE+sifferkod
83204455	-	7 G 1,5	1500	5200	45	13,5	GN/YE+sifferkod
83204460	-	7 G 1,5	2000	7000	45	13,5	GN/YE+sifferkod
83204465	-	7 G 1,5	3000	10500	45	13,5	GN/YE+sifferkod

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16