


Masterkabel med M23-anlutning

RKU, RKWU

Robust, driftsäker och utrymmesoptimerad masterkabel till splitterbox med standardiserat M23-gränssnitt och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!

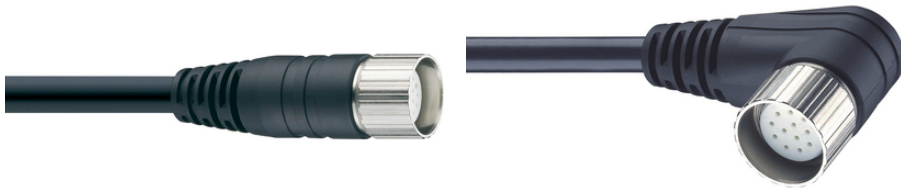

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Släpkedja



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion
Standardiserat M23-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Masterkabel med M23-anslutning

Produktegenskaper

12-, och 19-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Masterkabel med M23-anslutning

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M23 rak hona 12-poligt utförande						
83405255	RKU 12-256/5 M	5	PUR	3 x 1 + 8 x 0,5	240	8
83405256	RKU 12-256/10 M	10	PUR	3 x 1 + 8 x 0,5	240	8
83405257	RKU 12-256/15 M	15	PUR	3 x 1 + 8 x 0,5	240	8
M23 rak hona 19-poligt utförande						
83405260	RKU 19-242/5 M	5	PUR	3 x 1 + 16 x 0,5	120	8
83405261	RKU 19-242/10 M	10	PUR	3 x 1 + 16 x 0,5	120	8
83405262	RKU 19-242/15 M	15	PUR	3 x 1 + 16 x 0,5	120	8
M23 vinklad hona 12-poligt utförande						
83405258	RKWU 12-256/5 M	5	PUR	3 x 1 + 8 x 0,5	240	8
83405195	RKWU 12-256/10 M	10	PUR	3 x 1 + 8 x 0,5	240	8
83405259	RKWU 12-256/15 M	15	PUR	3 x 1 + 8 x 0,5	240	8
M23 vinklad hona 19-poligt utförande						
83405263	RKWU 19-242/5 M	5	PUR	3 x 1 + 16 x 0,5	120	8
83405264	RKWU 19-242/10 M	10	PUR	3 x 1 + 16 x 0,5	120	8
83405265	RKWU 19-242/15 M	15	PUR	3 x 1 + 16 x 0,5	120	8

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16