


CK 90 krimpångar

CK 90 krimpångar/verktyg för ändhylsor upp till 95 mm²

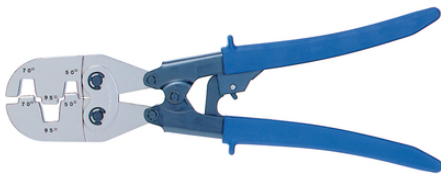

Fördelar

Tvingad låsning garanterar fullständig pressning

Användningsområden

Krimpverktyg för mycket stora ändhylsor från 50 - 95 mm²
För pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor

Produktegenskaper

3 pressmatriser med sidoinföring: 50/ 70/ 95 mm²

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt:

Bredd: 90 mm

Övrigt:

Krimpprofil: trapetsformad

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

CK 90 krimpänger

Art nr	Benämning	För mm ²	Pressprofil	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
62120189	CK 90	50 - 90	trapetsformad	0,18	300	1

Senaste uppdatering (08.11.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16