
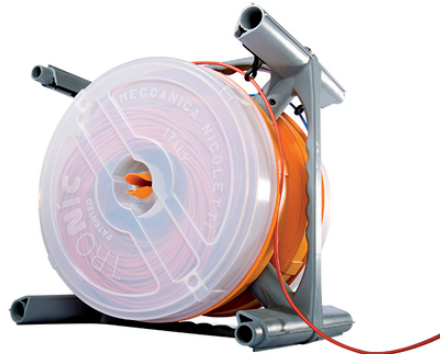


## Enkelledarställ

Hyllvagnar för förvaring av enkelledare

### Info

Det finns passande enkelledarringar under H05V-K och H07V-K (maxi-ring).

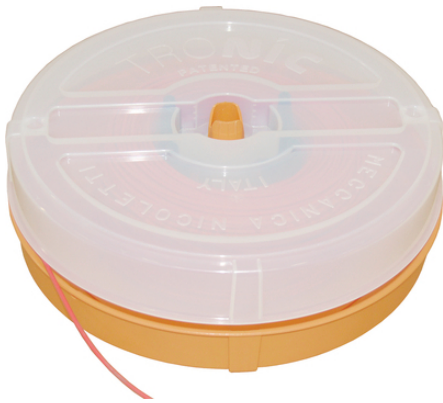

### Fördelar

- Easy removal of single core rings
- Enkel placering av ringarna (kort bestyckningstid)
- Flexiblare lagerkapaciteter
- kanban-capable

### Användningsområden

- Storage of single wires
- Mobile Solution "Articles about Man / Machine"

### Produktegenskaper

TRONIC-modulen består av 2 TRONIC monterade på en hållare

### Tekniska data

Dimensioner:

Passar till kabelringar:

Kabelns yttre diameter: maximalt 10 mm Ringdiameter:  
maximalt 295 mm Inre diameter: 80-180 mm Höjd: maximalt 80  
mm

Allmänna data:

Maximal last per TRONIC: 7 kg

Material:

Lackerat stål

### Observera

TRONIC är ett märkesnamn från Meccanica Nicoletti S.R.L

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## Enkelledarställ

| Art nr                 | Benämning                        | Mått i mm                  | Vikt (kg) |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Enskild modul          |                                  |                            |           |
| 85001632               | TRONIC                           | D=310.0, H=103.0           | 0,7       |
| 85001625               | TRONIC-modul                     | L=335.0, W=335.0, H=280.0  | 2,6       |
| Vagnar inklusive modul |                                  |                            |           |
| 85001621               | TRONIC-modul enkelledarvagn 6x2  | L=610.0, W=580.0, H=1160.0 | 29        |
| 85001624               | TRONIC enkelledarvagn 12         | L=670.0, W=610.0, H=950.0  | 19        |
| 85001622               | TRONIC-modul enkelledarvagn 18x2 | L=840.0, W=820.0, H=1400.0 | 93        |
| 85001629               | TRONIC enkelledarvagn 48         | L=865.0, W=770.0, H=1460.0 | 106       |
| 85001633               | -                                | -                          | -         |
| 85001623               | -                                | -                          | -         |
| 85001630               | -                                | -                          | -         |

Senaste uppdatering (01.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16

## Enkelledarställ

